

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wegeventil

Serie SYJA500/700

Merkmale

- ➔ Kompakt und leicht
- ➔ Option drucklos geschlossen und drucklos geöffnet



Vetnile

Bestellschlüssel

Anschluss

Symbol	Gewinde	Serie
M5	M5	SYJA500
01F	G1/8	SYJA700

Rohrversion

SYJA **5** **1** 2 - **M5**


Serie

5	SYJA500
7	SYJA700

Funktionweise

1	N.C. drucklos geschlossen
2	N.O. drucklos offen

JIS - Symbol

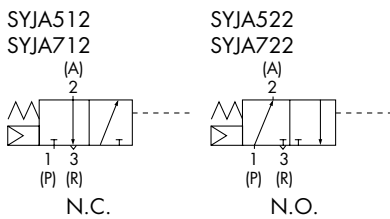

Technische Daten

Medium	Druckluft gefiltert 5µm, geölt* oder ungeölt
Betriebsdruckbereich [MPa]	0.15 bis 0.7
Pilotdruckbereich [MPa]	siehe Diagramm auf der nächsten Seite
Umgebungs- und Medientemperatur [°C]	-10 bis 50° C (nicht gefroren)
Schmierung	nicht erforderlich
Einbaulage	frei montierbar

* Empfohlene Ölqualität: ISO VG32 Klasse 1

